



BASIC FLEX® 灵亮系列软灯带




10/2023

OSRAM

为多种应用场景打造“柔性”光环境



迪拜购物中心, 欧司朗案例

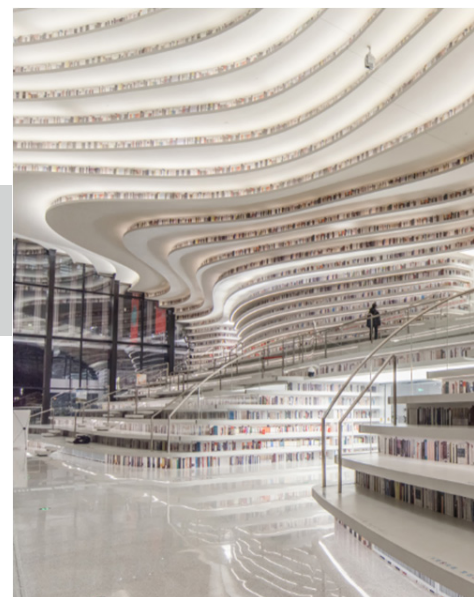


天津滨海图书馆, 欧司朗案例



慕尼黑歌剧院, 欧司朗案例




罗马圣彼得大教堂, 欧司朗案例

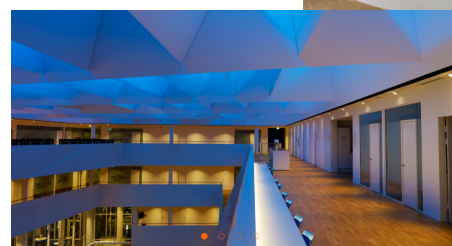

诺和诺德公司总部, 欧司朗案例



 
Langjökull冰岛冰洞, 欧司朗案例



挪威邮轮公司邮轮, 欧司朗案例




 雅典伊莱克特拉大都会酒店, 欧司朗案例



BASIC FLEX® G3

灵亮系列软灯带 标准系列 1000/800/400

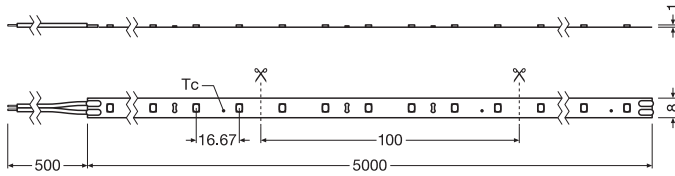

产品名称	订货编码 GTIN(EAN)	电压 [V]	功率 [W/m]	色温 [K]	显色 指数 CRI	模组光 通量 [lm/m]	发光角度 [°]	LED灯珠 数/米	长度(m) /卷	IP防护 等级	寿命 [khrs]	质保 [yrs]	包装 数量
BF400-G3-827-05	4052899594937	24	4.8	2700	80	450	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF400-G3-830-05	4052899594951	24	4.8	3000	80	460	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF400-G3-840-05	4052899594975	24	4.8	4000	80	480	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF400-G3-865-05	4062172148764	24	4.8	6500	80	530	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF800-G3-827-05	4052899595033	24	9.6	2700	80	830	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF800-G3-830-05	4052899595057	24	9.6	3000	80	860	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF800-G3-840-05	4052899595071	24	9.6	4000	80	890	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF800-G3-865-05	4062172148788	24	9.6	6500	80	1000	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF1000-G3-827-05	4062172148801	24	12.0	2700	80	1100	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF1000-G3-830-05	4062172148825	24	12.0	3000	80	1150	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF1000-G3-840-05	4062172148849	24	12.0	4000	80	1200	120	60	5	Non-IP	20	2	1
BF1000-G3-865-05	4062172148863	24	12.0	6500	80	1220	120	60	5	Non-IP	20	2	1

*由于LED制造工艺的特殊情况, 技术参数的典型数据只能反映统计数字, 不一定对应于每一件产品的实际参数, 可能与典型数据不同; 所有数值都在Ta25°C下测试。

产品特点

- 光通量高达1220lm/m
- 色容差≤3 SDCM, 显色指数CRI80
- 寿命高达20,000小时

产品优势

- 高光效, 节能降耗
- 预装输入线, 安装简便
- 色容差≤3 SDCM, 颜色一致性高
- 适配背胶方案, 灵活贴合于各类光滑表面, 安装简便
- 可剪切, 并配有各类可选安装配件

产品应用

- 酒店照明
- 办公照明
- 展示照明
- 标识照明
- 建筑亮化
- 墙面线条勾勒


配件及驱动电源

- SLIMCONNECT系统灯带连接配件
- 完美匹配OPTOTRONIC®24V电源

配件信息

	产品名称	订单编码GTIN(EAN)
	FX-BF08-G3-C2PI-IP00 20XBT25	4062172013727
	FX-BF08-G3-C2PJ-IP00-0500 10XBT25	4062172013758

BASIC FLEX® G3 灵亮系列软灯带 标准防水系列 1000/800/400

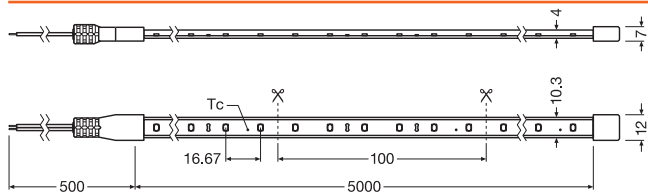

产品名称	订货编码 GTIN(EAN)	电压 [V]	功率 [W/m]	色温 [K]	显色 指数 CRI	模组光 通量 [lm/m]	发光角度 [°]	LED灯珠 数/米	长度(m) /卷	IP防护 等级	寿命 [khrs]	质保 [yrs]	包装 数量
BFP400-G3-827-05	4052899594999	24	4.8	2700	80	420	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP400-G3-830-05	4052899595019	24	4.8	3000	80	430	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP400-G3-840-05	4062172020886	24	4.8	4000	80	450	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP400-G3-865-05	4062172148887	24	4.8	6500	80	500	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP800-G3-827-05	4052899595095	24	9.6	2700	80	780	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP800-G3-830-05	4052899595118	24	9.6	3000	80	800	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP800-G3-840-05	4062172020909	24	9.6	4000	80	840	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP800-G3-865-05	4062172148900	24	9.6	6500	80	950	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP1000-G3-827-05	4062172148924	24	12.0	2700	80	1030	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP1000-G3-830-05	4062172148948	24	12.0	3000	80	1080	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP1000-G3-840-05	4062172020923	24	12.0	4000	80	1130	120	60	5	IP66	20	2	1
BFP1000-G3-865-05	4062172148962	24	12.0	6500	80	1150	120	60	5	IP66	20	2	1

*由于LED制造工艺的特殊情况, 技术参数的典型数据只能反映统计数字, 不一定对应于每一件产品的实际参数, 可能与典型数据不同; 所有数值都在Ta25°C下测试。

产品特色

- 光通量高达1120lm/m
- 色容差≤3 SDCM, 显色指数CRI80
- 寿命高达20,000小时
- IP66防护等级

产品优势

- 高光效, 节能降耗
- 预装输入线, 安装简便
- 色容差≤3 SDCM, 颜色一致性高
- 适配背胶方案, 灵活贴合于各类光滑表面, 安装简便
- 可剪切, 并配有各类可选安装配件

产品应用

- 酒店照明
- 办公照明
- 展示照明
- 标识照明
- 建筑亮化
- 墙面线条勾勒

配件及驱动电源


- SLIMCONNECT系统灯带连接配件
- 完美匹配OPTOTRONIC®24V电源

配件信息

产品名称	订单编码GTIN(EAN)
 FX-BFP10-G3-C2PI-IP66 25X	4062172013680
 FX-BFP10-G3-C2PJ-IP66 25X1	4062172013703

BASIC FLEX® G3

灵亮系列软灯带 LED 极小间距系列

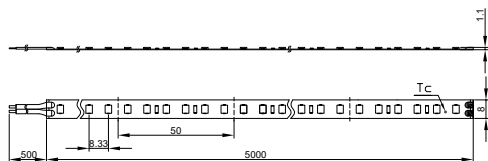

产品名称	订货编码 GTIN(EAN)	电压 [V]	功率 [W/m]	色温 [K]	显色 指数 CRI	模组光 通量 [lm/m]	发光角度 [°]	LED灯珠 数/米	长度(m) /卷	IP防护 等级	寿命 [khrs]	质保 [yrs]	包装 数量
BF400S-G3-827-05	4062172231251	24	3.5	2700	80	360	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF400S-G3-830-05	4062172231275	24	3.5	3000	80	375	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF400S-G3-840-05	4062172231299	24	3.5	4000	80	400	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF400S-G3-865-05	4062172231312	24	3.5	6500	80	390	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF800S-G3-827-05	4062172231350	24	7.0	2700	80	720	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF800S-G3-830-05	4062172231374	24	7.0	3000	80	750	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF800S-G3-840-05	4062172231398	24	7.0	4000	80	800	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF800S-G3-865-05	4062172231411	24	7.0	6500	80	780	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1000S-G3-827-05	4062172231459	24	8.6	2700	80	900	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1000S-G3-830-05	4062172231473	24	8.6	3000	80	940	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1000S-G3-840-05	4062172231497	24	8.6	4000	80	1000	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1000S-G3-865-05	4062172231510	24	8.6	6500	80	980	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1200S-G3-827-05	4062172231534	24	11.0	2700	80	1080	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1200S-G3-830-05	4062172231558	24	11.0	3000	80	1100	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1200S-G3-840-05	4062172231572	24	11.0	4000	80	1200	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1200S-G3-865-05	4062172231596	24	11.0	6500	80	1170	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1500S-G3-827-05	4062172231619	24	14.4	2700	80	1350	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1500S-G3-830-05	4062172231633	24	14.4	3000	80	1410	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1500S-G3-840-05	4062172231657	24	14.4	4000	80	1500	120	120	5	Non-IP	20	2	1
BF1500S-G3-865-05	4062172231671	24	14.4	6500	80	1470	120	120	5	Non-IP	20	2	1

*由于LED制造工艺的特殊情况, 技术参数的典型数据只能反映统计数字, 不一定对应于每一件产品的实际参数, 可能与典型数据不同; 所有数值都在Ta25°C下测试。

产品特色

- 光通量高达1500lm/m
- 色容差≤3 SDCM, 显色指数CRI80
- 全系列120LED/m极小灯珠间距系列
- 寿命高达20,000小时

产品优势

- 高光效, 节能降耗
- 预装输入线, 安装简便
- 色容差≤3 SDCM, 颜色一致性高
- LED短间距设计, 提升亮度均匀性
- 适配背胶方案, 灵活贴合于各类光滑表面, 安装简便
- 可剪切, 并配有各类可选安装配件

产品应用

- 酒店照明
- 办公照明
- 展示照明
- 标识照明
- 建筑亮化
- 墙面线条勾勒

配件及驱动电源


- SLIMCONNECT系统灯带连接配件
- 完美匹配OPTOTRONIC®24V电源

配件信息

产品名称	订单编码GTIN(EAN)
 FX-BF08-G3-C2PI-IP00 20XBT25	4062172013727
 FX-BF08-G3-C2PJ-IP00-0500 10XBT25	4062172013758

BASIC FLEX® G3

灵亮系列软灯带 LED 极小间距防水系列

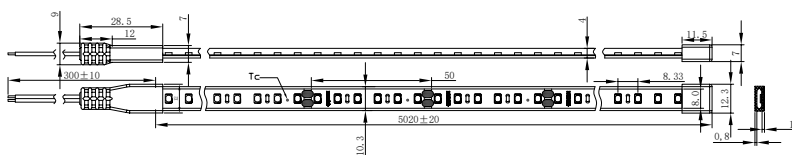

产品名称	订货编码 GTIN(EAN)	电压 [V]	功率 [W/m]	色温 [K]	显色 指数 CRI	模组光 通量 [lm/m]	发光角度 [°]	LED灯珠 数/米	长度(m) /卷	IP防护 等级	寿命 [khrs]	质保 [yrs]	包装 数量
BFP400S-G3-827-05	4062172231695	24	3.5	2700	80	330	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP400S-G3-830-05	4062172231718	24	3.5	3000	80	350	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP400S-G3-840-05	4062172231732	24	3.5	4000	80	370	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP400S-G3-865-05	4062172231756	24	3.5	6500	80	360	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP800S-G3-827-05	4062172231794	24	7.0	2700	80	670	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP800S-G3-830-05	4062172231817	24	7.0	3000	80	700	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP800S-G3-840-05	4062172231831	24	7.0	4000	80	740	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP800S-G3-865-05	4062172231855	24	7.0	6500	80	725	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1000S-G3-827-05	4062172231893	24	8.6	2700	80	835	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1000S-G3-830-05	4062172231916	24	8.6	3000	80	870	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1000S-G3-840-05	4062172231930	24	8.6	4000	80	930	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1000S-G3-865-05	4062172231954	24	8.6	6500	80	915	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1200S-G3-827-05	4062172231978	24	11.0	2700	80	1000	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1200S-G3-830-05	4062172231992	24	11.0	3000	80	1020	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1200S-G3-840-05	4062172232012	24	11.0	4000	80	1110	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1200S-G3-865-05	4062172232036	24	11.0	6500	80	1090	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1500S-G3-827-05	4062172232050	24	14.4	2700	80	1250	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1500S-G3-830-05	4062172232074	24	14.4	3000	80	1300	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1500S-G3-840-05	4062172232098	24	14.4	4000	80	1400	120	120	5	IP66	20	2	1
BFP1500S-G3-865-05	4062172232111	24	14.4	6500	80	1370	120	120	5	IP66	20	2	1

*由于LED制造工艺的特殊情况, 技术参数的典型数据只能反映统计数字, 不一定对应于每一件产品的实际参数, 可能与典型数据不同; 所有数值都在Ta25°C下测试。

产品特色

- 光通量高达1400lm/m
- 色容差≤3 SDCM, 显色指数CRI80
- 全系列120LED/m 极小灯珠间距系列
- 寿命高达20,000小时
- IP66防护性能

产品优势

- 高光效, 节能降耗
- 预装输入线, 安装简便
- 色容差≤3 SDCM, 颜色一致性高
- LED短间距设计, 提升亮度均匀性
- 适配背胶方案, 灵活贴合于各类光滑表面, 安装简便
- 可剪切, 并配有各类可选安装配件

产品应用

- 酒店照明
- 办公照明
- 展示照明
- 标识照明
- 建筑亮化
- 墙面线条勾勒

配件及驱动电源

- SLIMCONNECT系统灯带连接配件
- 完美匹配OPTOTRONIC®24V电源

配件信息

产品名称	订单编码GTIN(EAN)
 FX-BFP10-G3-C2PI-IP66 25X1	4062172013680
 FX-BFP10-G3-C2PJ-IP66 25X1	4062172013703

OPTOTRONIC® Intelligent DALI G2 室内恒压驱动电源



产品名称	订单编码 GTIN(EAN)	标称输入 电压 [V]	最大输出 功率 [W]	输入 电压 [V]	标称输出 电流 [A] ±5%	功率因素 [λ]	电源效率 [max.] [%]	调光方式	尺寸 (LxWxH) [mm]
OTi DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8	4062172177900	220...240	50	24	2.08	0.95	92	DALI2	346 x 32 x 22
OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8	4062172177924	220...240	80	24	3.33	0.95	93	DALI2	346 x 32 x 22
OTi DALI 160/220-240/24 2CH DT6/8	4062172177948	220...240	160	24	6.67	0.99	93	DALI2	300 x 50 x 35
OTi DALI 50/220-240/24 1CH	4062172177962	220...240	50	24	2.08	0.95	92	DALI2	346 x 32 x 22
OTi DALI 80/220-240/24 1CH	4062172177986	220...240	80	24	3.33	0.95	93	DALI2	346 x 32 x 22
OTi DALI 160/220-240/24 1CH	4062172178006	220...240	160	24	6.67	0.99	93	DALI2	300 x 50 x 35

产品名称	使用环境 温度范围 [°C]	TC max. [°C]	寿命 [h]	防护等级	IP 防水 防尘 等级	认证
OTi DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8	-20...+45	70	30k/50k	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS, UKCA
OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8	-20...+45	85	30k/50k	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS, UKCA
OTi DALI 160/220-240/24 2CH DT6/8	-20...+45	90	50k	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS, UKCA
OTi DALI 50/220-240/24 1CH	-20...+45	70	30k/50k	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS, UKCA
OTi DALI 80/220-240/24 1CH	-20...+45	85	30k/50k	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS, UKCA
OTi DALI 160/220-240/24 1CH	-20...+45	90	50k	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS, UKCA

产品特点

- 符合DALI-2认证
- 调光范围0.1~100%
- 多通道DT6&DT8和单通道可选，
多通道版本通过拨码开关可实现DT6/DT8功能切换
- 具备照明设备故障检测功能
- 具备Touch DIM和应急照明功能
- 具备过载、过温及短路保护功能
- IP20防护等级
- 寿命50,000小时, 5年质保
- 可搭载长达50m输入线

产品优势

- 高性能, 高品质DALI解决方案
- 高电源效率
- 超纤细电源尺寸设计
- 专利无频闪技术, 调光范围低至0.1%
- 适用于室内CLASS I及CLASS II灯具

OPTOTRONIC® SLIM 纤薄尺寸室内恒压驱动电源



产品名称	订单编码 GTIN(EAN)	标称输入 电压 [V]	最大输出 功率 [W]	输入 电压 [V]	标称输出 电流 [A] ±5%	功率因素 [λ]	电源效率 [max.] [%]	调光 方式
OT SLIM 30/220...240/24	4062172135733	220...240	30	24	1.25	>0.95	86	No
OT SLIM 60/220...240/24	4062172135856	220...240	60	24	2.20	>0.95	90	No
OT SLIM 100/220...240/24	4062172135870	220...240	100	24	4.17	>0.95	91	No
OT SLIM 160/220...240/24	4062172135894	220...240	160	24	6.67	>0.95	92	No
OT SLIM 250/220...240/24	4062172135917	220...240	250	24	10.42	>0.95	92	No

产品名称	尺寸 (LxWxH) [mm]	使用环境 温度范围 [°C]	TC max. [°C]	寿命 [h]	防护 等级	IP 防水 防尘 等级	认证
OT SLIM 30/220...240/24	270x30x17.5	-25...+45	75	50k	II	IP20	CE, ENEC, EMC, CCC, RCM, BIS
OT SLIM 60/220...240/24	338x30x17.5	-25...+45	70	50k	II	IP20	CE, ENEC, EAC, CCC, RCM, BIS
OT SLIM 100/220...240/24	374x30x18.5	-25...+45	90	50k	II	IP20	CE, ENEC 05, EAC, CCC, RCM, BIS
OT SLIM 160/220...240/24	404x30x21.5	-25...+45	75	50k	II	IP20	CE, ENEC 05, EAC, CCC, RCM, BIS
OT SLIM 250/220...240/24	343x60x31.5	-25...+45	80	50k	II	IP20	CE, ENEC 05, EAC, CCC, RCM, BIS

产品特点

- CLASS II防护等级设计, 满足独立安装使用
- THD<8%, ripple<5%
- 过载、过温及短路保护功能
- IP20防护等级
- 寿命50,000小时, 5年质保

产品优势

- 高性能, 高品质恒压方案
- 超纤细电源尺寸设计满足各类安装场景需求
- 适用于室内CLASS I及CLASS II灯具, 满足独立安装需求
- 连通输出端子设计, 满足多负载并联功能需求

ICUTRONIC®FIT 5年质保室内恒压驱动电源



产品名称	订单编码 EAN10	调光方式	输出功率 [W]	输入电压 [V]	输出电压 [V]	效能 [max.] [%]	纹波电流 @100Hz [%]	功率因素	总谐波 [%]	浪涌保护 [KV]
IT FIT 30/220-240 /24	4062172168007	Non-DIM	30	220...240	24	86	<5	0.95	<5	2 ^③
IT FIT 60/220-240 /24	4062172168021	Non-DIM	60	220...240	24	88	<5	0.95	<5	2 ^③
IT FIT 120/220-240 /24	4062172168045	Non-DIM	100	220...240	24	89	<5	0.95	<5	2 ^③
IT FIT 180/220-240 /24	4062172168069	Non-DIM	180	220...240	24	91	<5	0.95	<5	2 ^③
IT FIT 250/220-240 /24	4062172168083	Non-DIM	250	220...240	24	92	<5	0.95	<5	2 ^③

产品名称	尺寸 (LxWxH) [mm]	环境温度 范围 [°C]	Tc点最大 温度 [°C]	产品寿命 [h]	IP 防护 等级	适用灯具 防护等级	输入/输出连 接方式	标准包装 [件]	认证
IT FIT 30/220-240 /24	170 x 40 x 30	-20...+50	80	50k/70k	IP20	I/II	栅栏式端子	50	CE,CCC,RCM,TISI
IT FIT 60/220-240 /24	224 x 40 x 30	-20...+50	85	50k/70k	IP20	I/II	栅栏式端子	30	CE,CCC,RCM,TISI
IT FIT 120/220-240 /24	284 x 40 x 30	-20...+50	90	50k/70k	IP20	I/II	栅栏式端子	30	CE,CCC,RCM,TISI
IT FIT 180/220-240 /24	324 x 40 x 30	-20...+50	90	50k/70k	IP20	I/II	栅栏式端子	20	CE,CCC,RCM,TISI
IT FIT 250/220-240 /24	375 x 50 x 35	-20...+50	90	50k/70k	IP20	I/II	栅栏式端子	10	CE,CCC,RCM,TISI

产品特点

- 最大功率高达250W
- 高达93%电源效率
- 具备过载、过温及短路保护功能
- IP20防护等级
- 寿命50,000小时,5年质保

产品优势

- 针对灯带和标识模组参数设计
- 适用于室内CLASS I及CLASS II灯具,满足独立安装需求
- 连通输出端子设计,满足多负载并联功能需求

Element 3年质保室内恒压电源系列



产品名称	订单编码 EAN10	调光方式	输出功率 [W]	输入电压 [V]	输出电压 [V]	效能 [max.] [%]	纹波电压 (100Hz) [%]	功率因素	总谐波 [%]	浪涌保护 [KV]	尺寸 (LxWxH) [mm]
Element 30/220...240/24	4052899605503	Non-DIM	30	220...240	24	86	<5	0.95	<15	1	145 x 40 x 26.5
Element 60/220...240/24	4052899605527	Non-DIM	60	220...240	24	88	<5	0.95	<15	1	200 x 40 x 31
Element 120/220...240/24	4052899605541	Non-DIM	120	220...240	24	89	<5	0.95	<15	1	260 x 40 x 31
Element 180/220...240/24	4052899605565	Non-DIM	180	220...240	24	91	<5	0.95	<15	1	300 x 40 x 31

产品名称	环境温度 范围 [°C]	Tc点最大 温度 [°C]	产品寿命 [h]	IP 防护 等级	适用灯具 防护等级	输入/输出 连接方式	认证	标准包装 [件]
Element 30/220...240/24	-20...+50	75	30k/50k	IP20	I/II	栅栏式端子	CE,CCC,RCM,KC,TISI	40
Element 60/220...240/24	-20...+50	85	30k/50k	IP20	I/II	栅栏式端子	CE,CCC,RCM,KC,TISI	30
Element 120/220...240/24	-20...+50	90	30k/50k	IP20	I/II	栅栏式端子	CE,CCC,RCM,KC,TISI	20
Element 180/220...240/24	-20...+50	90	30k/50k	IP20	I/II	栅栏式端子	CE,CCC,RCM,KC,TISI	20

产品特点

- 最大功率高达180W
- 高达91%电源效率
- 过载、过温及短路保护功能
- IP20防护等级
- 寿命30,000小时,3年质保

产品优势

- 针对灯带和标识模组参数设计,极具性价比
- 适用于室内CLASS I及CLASS II灯具,满足独立安装需求
- 连通输出端子设计,满足多负载并联功能需求

恒压调光器



产品名称	订单编码 EAN10	调光方式	输出功率 [W]	输入电压 [V]	输出电压 [V]	效能 [max.] [%]	尺寸 (LxWxH) [mm]	环境温度 范围 [°C]
OTI DALI DIM	4008321061195	DALI	120	10.5-24	10.5-24	97	172 x 42 x 20	-20...+50
OT DIM	4050300943459	1-10V	120	10-24	10.5-24	96	172 x 42 x 20	-20...+50
OT DMX RGBW 12-24	4052899557949	DMX	171	12-24	12-24	95	172 x 42 x 20	-20...+45
OT BLE DIM	4052899557833	BLE	240	12-24	12-24	98	172 x 42 x 20	-10...+40

产品名称	Tc点 最大 温度 [°C]	产品寿命 [h]	IP 防护 等级	适用灯具 防护等级	输入/输出 连接方式	认证	标准 包装 [件]
OTI DALI DIM	60	50k ⁽¹⁾	IP20	II	栅栏式端子	CE,RCM	20
OT DIM	70	50k ⁽¹⁾	IP20	II	栅栏式端子	CE	20
OT DMX RGBW 12-24	65	50k ⁽¹⁾	IP20	II	栅栏式端子	CE	20
OT BLE DIM	65	50k ⁽¹⁾	IP20	I/II	栅栏式端子	CE	20

产品特点

- Casambi蓝牙调光器, DMX RGBW调光器, DALI调光器和1-10V调光器多版本可选择
- 常规12-24V恒压输入, 根据PWM调光技术设计
- CLASS III安全防护等级
- 常规具备过载和过温保护

产品优势

- 搭载常规ON/OFF恒压电源使用, 灵活性高, 满足各类场景应用需求
- 适用于室内CLASS I及CLASS II灯具, 满足独立安装需求

授权合作伙伴:



Contact Us / 联系我们:

E-mail: ds_mktg@inventronicsglobal.com

www.inventronics-light.com

更多信息, 请关注微信公众号

Inventronics是OSRAM品牌的被许可人,
OSRAM是ams OSRAM的商标。



inventronics