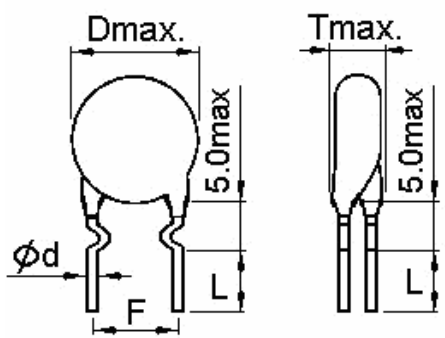


Walsin Technology Corporation

Product Specification 產品規格圖

CUSTOMER 客 戶	Future Electronics	POE PART NO : 本 廠 料 號	LR102471K050H20C5H
CUSTOMER P/N 客 戶 料 號		REV. 修正	
SPEC. DATE 日 期	2017/3/25	DRAWN BY 經 手 人	YU ZHANG 2017/3/25
		APPROVAL 核 准	XJ XIAO 2017/3/25
CAP. 電容量	470 p F TOL.允差 ±10%	WORKING VOLTAGE 工 作 電 壓	1000 V D C
D · F 散逸因素	0.2% MAX. AT 1KHz±20% 測試 1.0 Vrms	TEST VOLTAGE 測 試 電 壓	2000 V D C
I . R . 絕緣電阻	10000MΩMIN. AT500VDC 檔位測試	T.C. 溫 度 特 性	±15% (-25°C ~+85°C)
		Operating Temperature Range	-25~+125°C
F 腳 距	5.0±0.8 mm	Lead style : H(Inside kink lead)  unit:mm	
D 外 寬	6.5mm max.		
T 厚 度	4.5mm max.		
L 腳 長	20.0mm min		
d 線 徑	0.55±0.05 mm		
e 塗 裝 腳	not exceed the kink		
MARKING :			