

Data sheet

Commercial Art.No.: 70.354.2435.1

Hood BAS GOT GC 24 M32 A1

Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the top, low version, 24-poles



Certificates / Approvals



Technical data

General

Housing material	aluminum
Color	Grey
Surface	With powder coating
Degree of protection (IP)	Other
UV resistant	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	Other
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C

Model

Construction	24
Model	male
Locking mechanism	Double locking levers
Cable entry	Above
Type of cable	Thread
With cable screw gland	No
Thread size M	32
Thread size PG	
Hinged lid	No
EMC-version	No
Length	120 mm
Width	57 mm
Height	70 mm



Classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440202


ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Product compliance

REACH-SVHC conformity status	Compliant
------------------------------	-----------

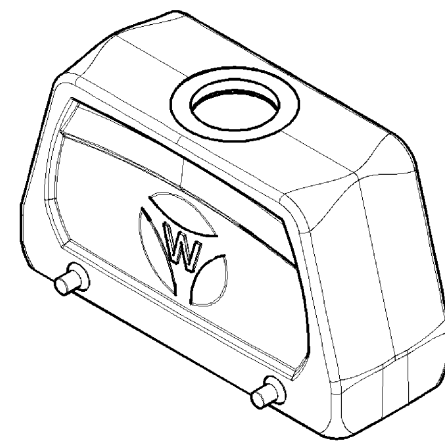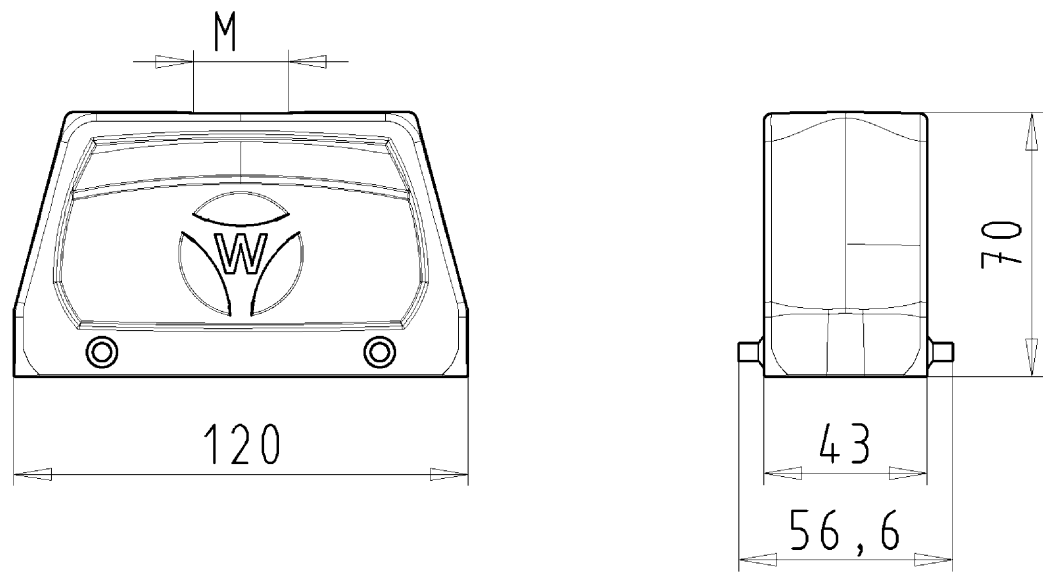

Varianten/ Variants

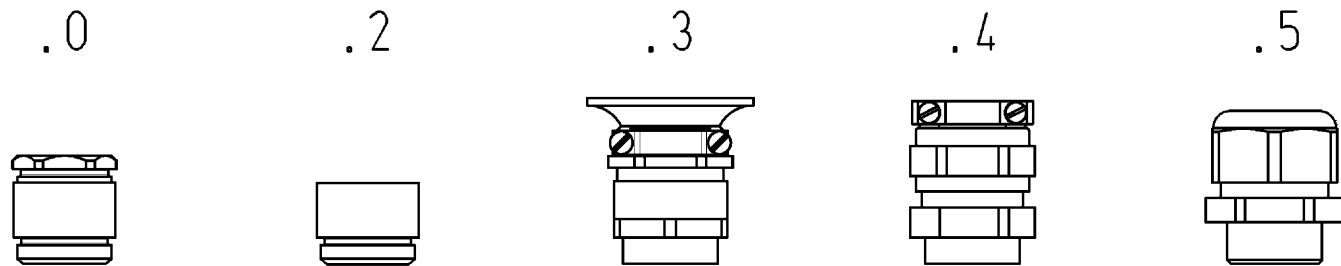

70.35 ⁴ ₂ .2435.5	BAS GOT GC 24 M32 M25 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35 ⁴ ₂ .2435.4	BAS GOT GC 24 M32 M25 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35 ⁴ ₂ .2435.3	BAS GOT GC 24 M32 M25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35 ⁴ ₂ .2435.2	BAS GOT GC 24 M32 M25 A 2	Zwischenstützen /Bushing	
70.35 ⁴ ₂ .2435.1	BAS GOT GC 24 M32 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35 ⁴ ₂ .2435.0	BAS GOT GC 24 M32 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
	/	Maßstab/Scale 1:2	Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.352.2435.0 13K	Index
	/			gezeichnet drawn	16.09.	Treschan			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
Vol. mm³				Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
Index				Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 24-cable outlet top-M25/M32			
Änderung/Revision				wieland Elektrische Verbindungen		Type revos BASIC			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.