

Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.282.5227.0

Insulated jumper bar IVB WKFN 6- 2

INSUL. JUMPER BAR IVB WKFN 6 - 2



Certificates / Approvals

PTB

SEV-Ex

Technical data

General

Color	yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	8.2 mm
Number of bridged clamps	2
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes
Explosion-tested version "Ex e"	Yes
Contact safe	Yes

Accessories

Type	Cross connector
Rated current	41 A
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes
Contact safe	Yes
Color	yellow
Number of bridged clamps	2
Modular spacing	8.2 mm
Explosion-tested version "Ex e"	Yes

Classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

Product compliance

Creation date 06.02.2015

Reserve technical changes


Page 1

ROHS conformity status	Compliant
REACH-SVHC conformity status	Compliant

A
B
C
D
E
F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

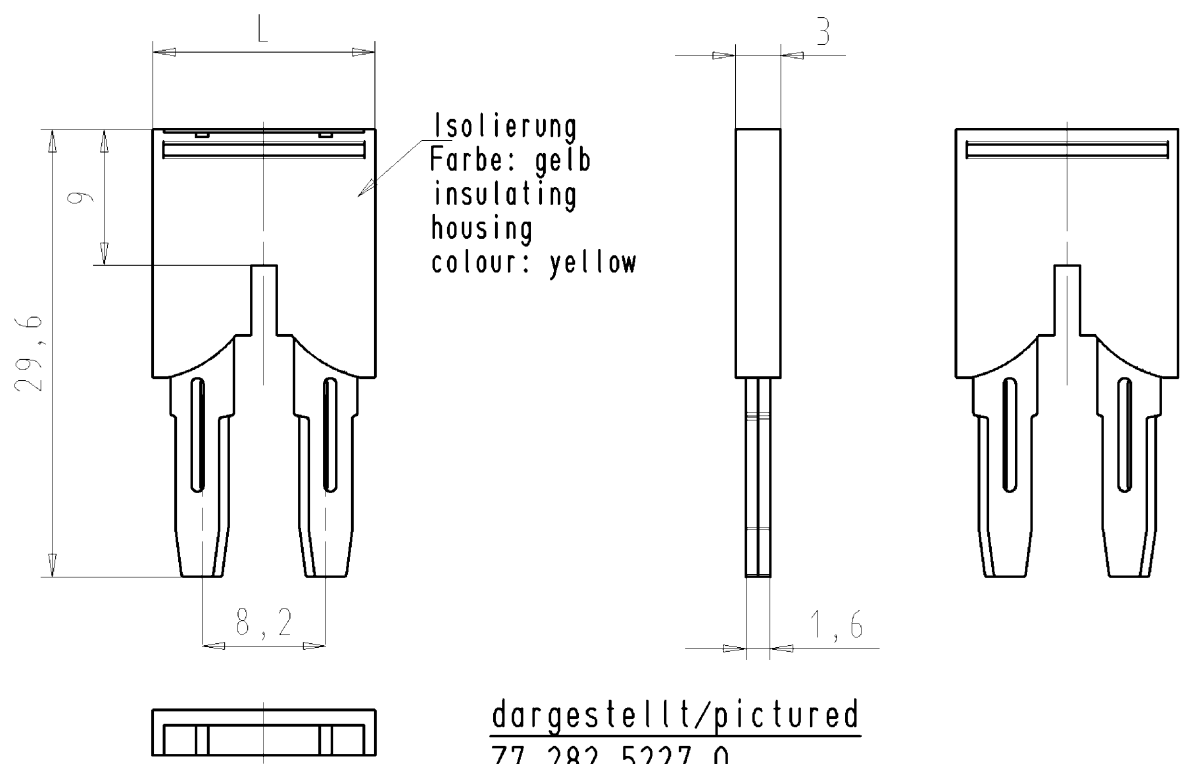

dargestellt/pictured
Z7.282.5227.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* = spezielle Verpackung/special package

	Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L
	Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7
*	Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7
	Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9
*	Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9
	Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1
*	Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1
	Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3
*	Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3
	Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3

(a)

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
	/		Werkstoff/Material siehe Zeichnung	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T Z7.282.5227.0 01K a	Index
	/			gezeichnet drawn	07.08.	Schmitt J.		
	/			geprüft checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand. check	-	-		
Maßstab/Scale 2:1		Maße in mm/Dimensions are in mm						
Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -				
a 30.11.2012/ Index Datum / Blatt Date / Sheet				Type Typ siehe Tabelle		Benennung/Titel I SOL_VERB_STECKER 2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6 jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow		
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Z72825227001K_2 CADW20.35 Schnitt 2012-11-30T10:07:37 1:000