



Part No.

Y-ConJack-11 8(8)  
Y-ConJack-21 8(8)+2

Y-ConJack-12 8(8)  
Y-ConJack-22 8(8)+2

Description

RJ45, Cat 5, 90° jack for THR soldering with improved shielding and with or without 2 power contacts. For use with Y-ConPlug-\*\*

RJ45, Cat 5, 180° jack for THR soldering with improved shielding and with or without 2 power contacts. For use with Y-ConPlug-\*\*

*RJ45, Cat 5, 90°-Buchse für THR-Verlötung mit verbesserter Schirmung und mit oder ohne 2 zusätzlichen Kontakten für die Stromversorgung. Für den Einsatz mit Y-ConPlug-\*\**

*RJ45, Cat 5, 180°-Buchse für THR-Verlötung mit verbesserter Schirmung und mit oder ohne 2 zusätzlichen Kontakten für die Stromversorgung. Für den Einsatz mit Y-ConPlug-\*\**

Specifications

**Material:**  
 Jack body PA, UL94V-0  
*Isolierkörper*

**Shielding** Nickel plated brass  
*Schirmung*

**Contact** Contact area 30µ" Au/Ni  
*Kontakte* Solder area Sn/Ni

**Operating Temp.:** -20°C ~ +120°C  
*Betriebstemp.*

**Durability:** 1,000 mechanical cycles  
*Lebensdauer*

**Material:**  
 Jack body PA, UL94V-0  
*Isolierkörper*



**Shielding** Nickel plated brass  
*Schirmung*


**Contact** Contact area 30µ" Au/Ni  
*Kontakte* Solder area Sn/Ni

**Operating Temp.:** -20°C ~ +120°C  
*Betriebstemp.*

**Durability:** 1,000 mechanical cycles  
*Lebensdauer*

Outline Dimensions

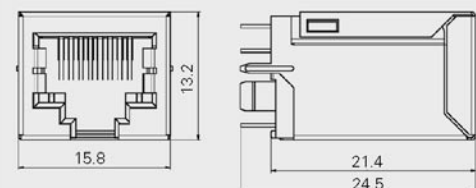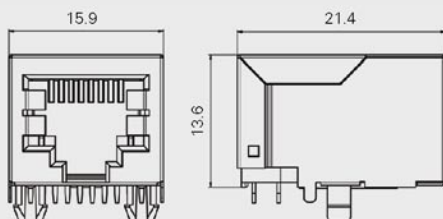

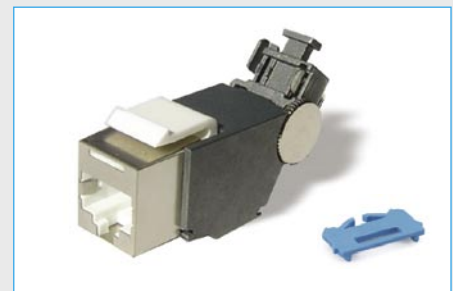

Part No.

Y-ConJack-16

8(8)

Y-ConJack-16K

8(8)

Description

RJ45, Cat 5, 180° coupler jack with 8 pin 1:1 wiring, (including flange adapter and locking clip).  
For use with **Y-ConFlange-10-\***

*RJ45, Cat 5, 180°-Verbindungsbuchse mit 8-poliger 1:1-Verdrahtung (inklusive Flansch-Adapter und Stopper-Keil). Für den Einsatz mit **Y-ConFlange-10-\****

RJ45, Cat 6, shielded Keystone jack 8 pin tool free. (Cat 6 i.a.w. ANSI / TIA / EIA 568-B.2-1)  
For AWG 22 -27 (insulation Ø1.0 - 1.6mm)  
For use with **Y-ConFlange-10-\***

*RJ45, Cat 6, geschirmte Buchse 8-polig, werkzeuglos. (Cat 6 nach ANSI / TIA / EIA 568-B.2-1).  
Für AWG 22-27 (Isolation Ø1.0 - 1.6mm).  
Für den Einsatz mit **Y-ConFlange-10-\****

Specifications

**Material:**  
 Jack body PBT, UL94V-0  
*Isolierkörper*  
 Shielding Stainless Steel 301  
*Schirmung*  
 Contact Contact area 6µ" Au/Ni  
*Kontakte*  
 Adapter / Locking Clip PBT, UL94V-0  
 PA, UL94V-0  
 Operating Temp.: -20°C ~ +120°C  
*Betriebstemp.*  
 Durability: 1,000 mechanical cycles  
*Lebensdauer*

**Material:**  
 Jack body Die-cast Zinc  
 RJ45 body ABS + PA  
*Isolierkörper*  
 RJ45 shield Stainless Steel  
*Schirmung*  
 RJ45 contact 40µ" Au/CuBe  
 IDC contact CuZn37  
*Kontakte*  
 Operating Temp.: -40°C ~ +80°C  
*Betriebstemp.*  
 Durability: 750 mechanical cycles  
*Lebensdauer*

Outline Dimensions

